



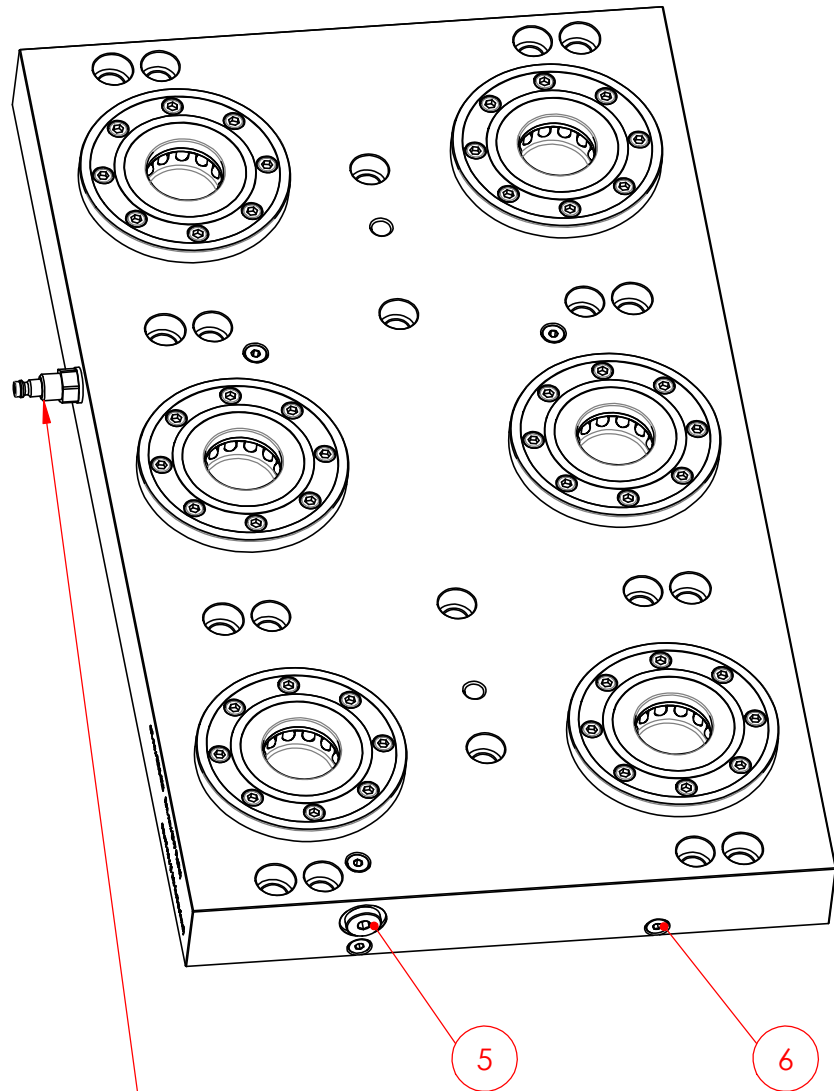

Pneumatik-Kupplung (zum lösen)
pneumatic-coupling (to release)

Zng.-Index	Pos.-Nr.	Menge	Art. Nr.	Artikelbenennung
	1	1	046-2044	SVP 6f. 596x346x46 STARK.basic MP Stm. 200x200
	2	6	071-021	STARK.basic MP
	3	1	933 928	VS-Dichtung G 114
	4	1	954 203	Verschlußsnippel-Rectus NW5
	5	1	933 415	Verschlußschraube VSTI G114 ED
	6	7	033-218	Entlüftungsschraube
A	7	2	033-701	Verschlußstopfen M12 mit ISK

	Haltekraft	retention force	[kN]	je 9
	min. Lösedruck	min. release pressure	[bar]	5,5
	max. Lösedruck	max. release pressure	[bar]	10
	Luftvolumen (lösen/spannen)	air volume (release/clamp)	[cm³]	80
	min. zulässige Spann-/ Lösezeit	min. permitted clamping / release time	[s]	1
	Gewicht	weight	[kg]	74
	Wartungszyklen	maintenance interval	[Zyklen]	80.000
	Betriebstemperatur	operating temperature	[°C]	+10 ÷ +80
	Betriebsanleitung	operating manual		WM-020-379-xx-xx

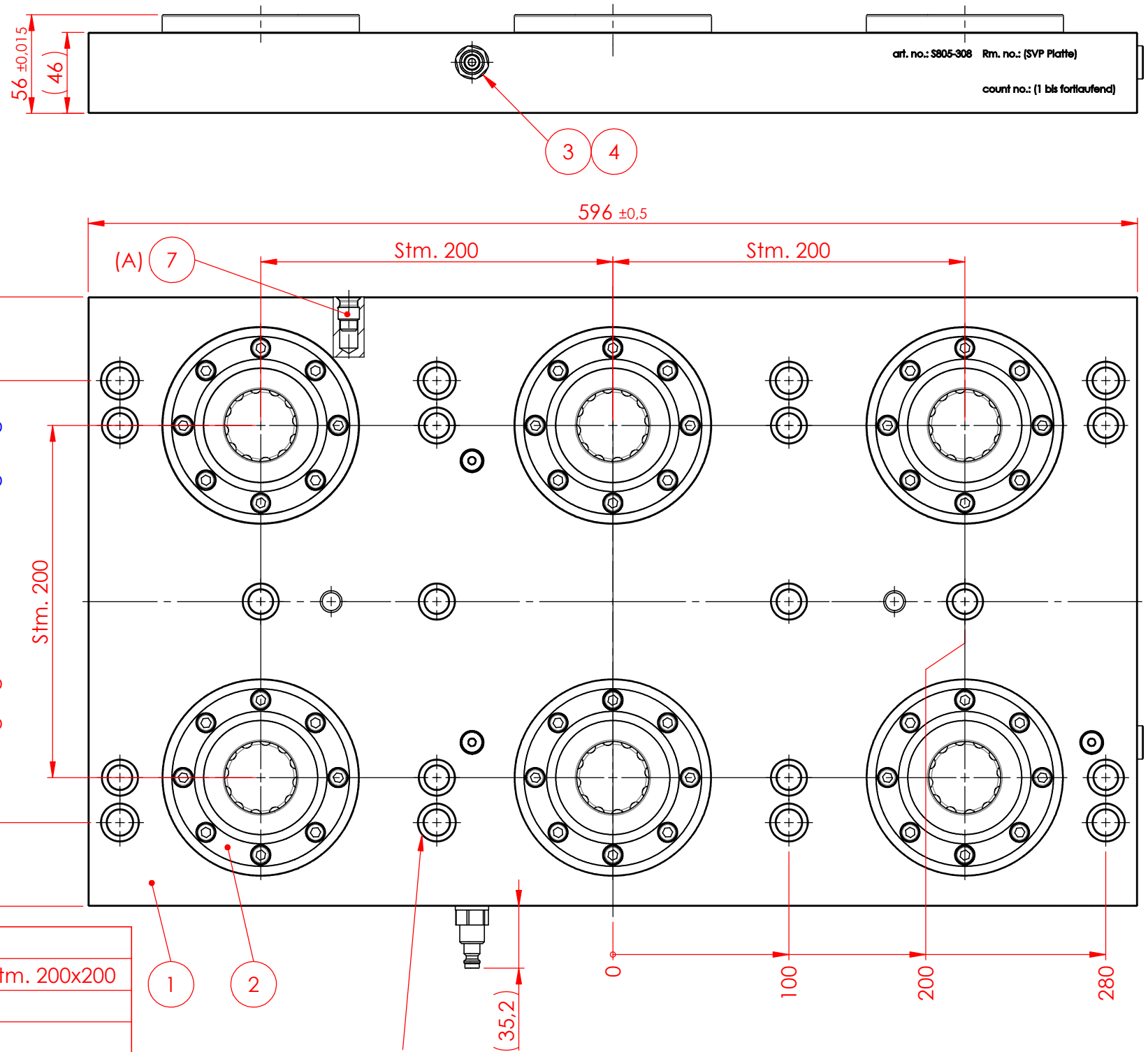

20x
Befestigungsbohrung für Schrauben M12/DIN912
mounting holes for bolt M12/DIN912

Die SVP kann auch seitlich angeschlossen werden.
Dafür müssen nur Pos.: 3/4 und Pos.: 5 getauscht werden.
The FCP can also be connected at the side.
For this only Pos.: 3/4 and Pos: 5 have to be exchanged.

				Datum / date	Name:	Oberflächen- Wärme- Behandlung:
				Gez.: 2022-02-21	arwi	
				Gepr. 2022-02-25	lats	
				unbemaßte Toleranz / dimensions without tolerance:	± 0,1	Bemerkung:
				Material / material:	-	
A	1415	2023-04-17	erkl	Best. Nr. / order no.: S805-308		
Index	Änd.-Nr.	Datum	Name	Benennung / description		
				SVP 596x346x56		
				6fach STARK.basic MP		
				Stm. 200x200		
				Maßstab / scale		
				M 1:3		
				Zeichnungsnr. / drawing no.		
				046-2044-BG		
				Blatt / page 1 / 1		